

Technisches Datenblatt

Eckkanal ECK 50, Kanalbreite 50

Artikelnummer: 6131164



Eckkanal zur vertikalen/horizontalen Leitungsverlegung in Eckbereichen im Innenbereich.
Kanalunterteil mit Bodenlochung zur direkten Montage an der Wand.
Unter- und Oberteil im Karton.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6131164
Typ	ECK 5050 rws
Bezeichnung 1	Leitungsführungskanal
Bezeichnung 2	RAUTRIGO Set 50x50 9010
Hersteller	OBO
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	30
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	39,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Eckkanal ECK 50, Kanalbreite 50


Artikelnummer: 6131164



Abmessungen

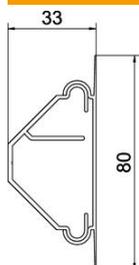

Länge	2.000 mm
Breite	80 mm
Höhe	50 mm

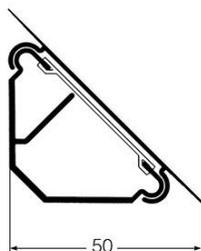

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	1
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Nutzquerschnitt	940 mm ²
Schutzfolie	nein