

# Technisches Datenblatt

## Geräteeinbaukanäle Signa Base 70110

Artikelnummer: 6132721



Kanalunterteil des Geräteeinbaukanals Signa Base zur verdeckten Leitungsführung und den Geräteeinbau im Innenbereich. Im Lieferumfang sind 2 Kanalkuppungen enthalten.

Kanalunterteil mit Bodenlochung zur direkten Montage an der Wand. Richtungsänderungen mit den Formteilen ausführen und Kanalenden mit den Endstücken verschließen.

Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-1.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Artikelnummer	6132721
Typ	BRK 70110 cws
Bezeichnung 1	Geräteeinbaukanal
Bezeichnung 2	SIGNA BASE 70x110 9001
Hersteller	OBO
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	117,35 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

## Geräteeinbaukanäle Signa Base 70110

Artikelnummer: 6132721



### Abmessungen

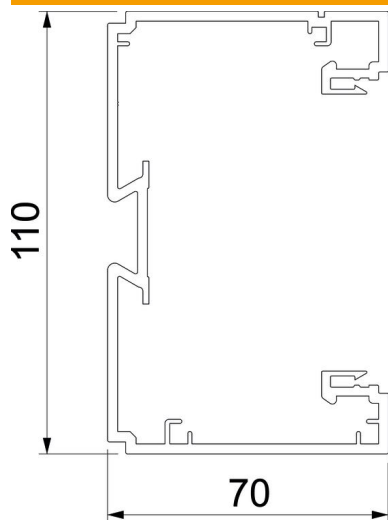

Länge	2.000 mm
Breite	110 mm
Höhe	70 mm

### Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Anzahl der steckbaren Trennwände	1
Ausführung Rückwand (Innenseite)	durchlaufende DIN-Schiene
Bauform rechteckig	ja
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Nutzquerschnitt	6036 mm <sup>2</sup>
Oberteil mitgeliefert	nein
Oberteilbreite	79 mm
Schutzart	IP40
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK07
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C