

# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 20050

Artikelnummer: 6154255



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6154255
Typ	WDK HF20050RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Hersteller	OBO
Dimension	20x50mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,948 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 20050

Artikelnummer: 6154255



## Abmessungen

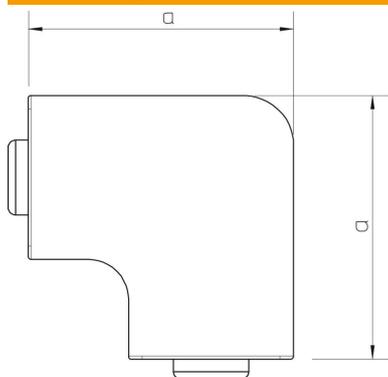

Länge	73 mm
Breite	50 mm
Höhe	20 mm
Maß a	73 mm
Maß H	50 mm

## Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	20 x 50
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	20 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm