

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDKH 60150

Artikelnummer: 6175425



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff inklusive 4 Oberteilklammern.  
Bei der Installation ist darauf zu achten, dass nur halogenfreie Zubehör- und Befestigungsmaterialien zu verwenden sind.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten

Artikelnummer	6175425
Typ	WDKH-60150RW
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	60x150x2000
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	8
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	146,65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDKH 60150

Artikelnummer: 6175425



## Abmessungen

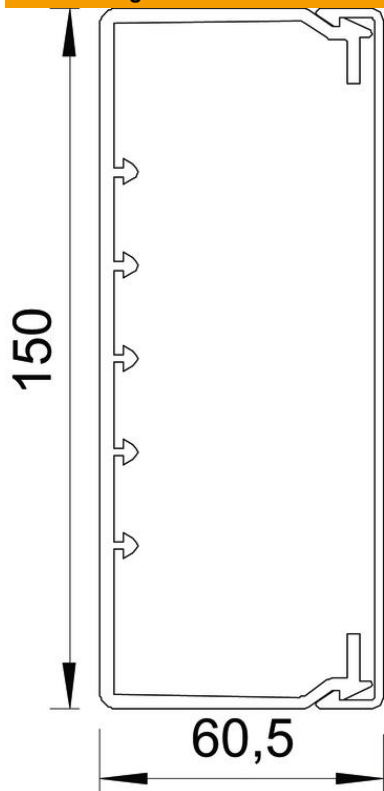

Länge	2.000 mm
Breite	150 mm
Höhe	60 mm

## Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose)	38
Anzahl der steckbaren Trennwände	2
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Bodenlochung	mit Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	ja
Kanalverbinder	nein
Lieferung auf Rolle	nein
Nutzquerschnitt	5460 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDKH 60150

Artikelnummer: 6175425

