### **Technisches Datenblatt** Kanal, Typ WDKH 60150

Artikelnummer: 6175475



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff inklusive 4 Oberteilklammern. Bei der Installation ist darauf zu achten, dass nur halogenfreie Zubehör- und Be-

festigungsmaterialien zu verwenden sind.







Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol


### Stammdaten

Artikelnummer	6175475
Тур	WDKH-60150LGR
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	60x150x2000
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	8
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	146,65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

## **Technisches Datenblatt** Kanal, Typ WDKH 60150





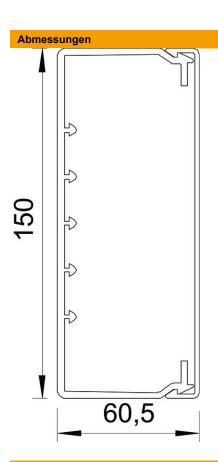

Länge	2.000 mm
Breite	150 mm
Höhe	60 mm

### **Technische Daten**

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)	38
Anzahl der steckbaren Trennwände	2
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Bodenlochung	mit Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	ja
Kanalverbinder	nein
Lieferung auf Rolle	nein
Nutzquerschnitt	5460 mm²
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C

# **Technisches Datenblatt** Kanal, Typ WDKH 60150

Artikelnummer: 6175475

