

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDKH 15030

Artikelnummer: 6175546



Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanälen.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| Artikelnummer | 6175546 |
| Typ | WDKH-E15030RW |
| Bezeichnung 1 | Endstück |
| Bezeichnung 2 | halogenfrei |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 15x30mm |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDKH 15030

Artikelnummer: 6175546



Abmessungen

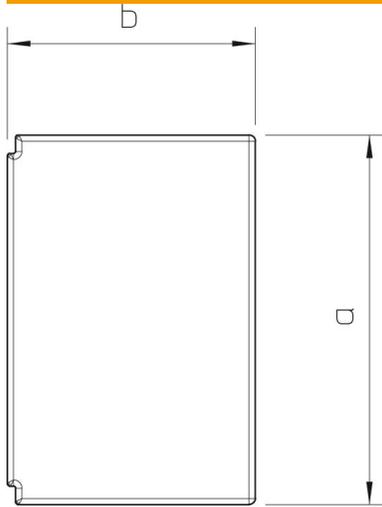

| | |
|--------|-------|
| Länge | 17 mm |
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 17 mm |
| Maß a | 30 mm |
| Maß b | 17 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Ausführung | links/rechts |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Funktionserhalt | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |