

Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 20020

Artikelnummer: 6175581



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6175581
Typ	WDKH-I20020RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	20x20mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,54 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 20020



Artikelnummer: 6175581

Abmessungen

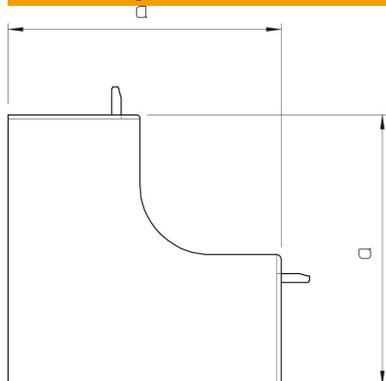

Länge	38,5 mm
Breite	20 mm
Höhe	20 mm
Maß a	38,5 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm