


# Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 30045

Artikelnummer: 6175590



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.

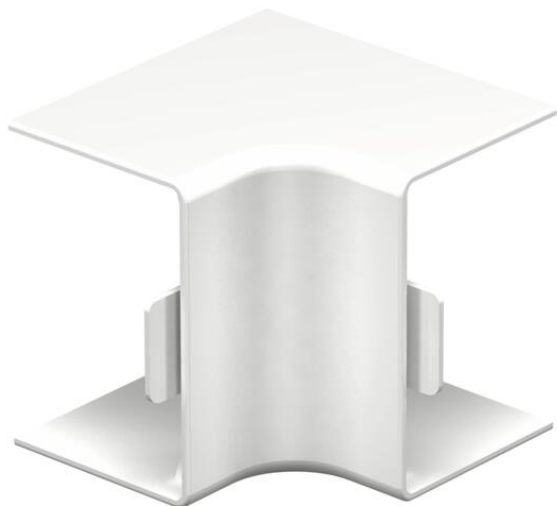

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten

Artikelnummer	6175590
Typ	WDKH-I30045RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	30x45mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,144 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 30045

Artikelnummer: 6175590



## Abmessungen

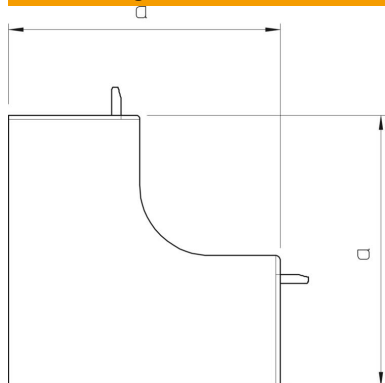

Länge	52 mm
Breite	45 mm
Höhe	30 mm
Maß a	60 mm

## Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm