


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 60090

Artikelnummer: 6175598



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.

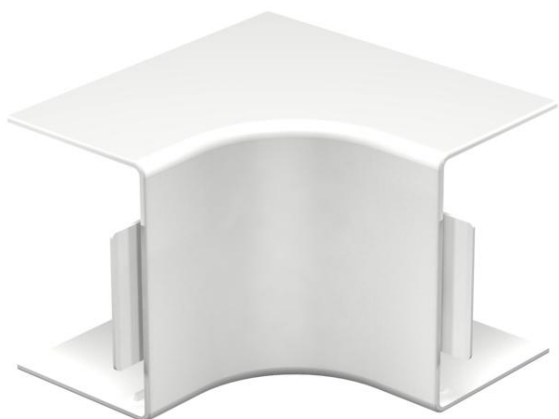

PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6175598
Typ	WDKH-I60090RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	60x90mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,123 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 60090



Artikelnummer: 6175598

Abmessungen

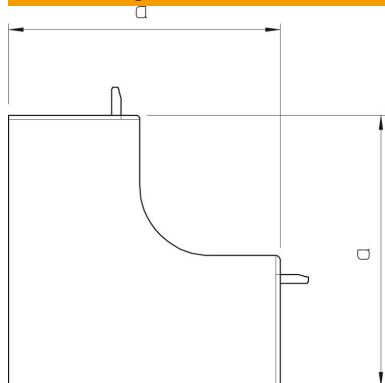

Länge	130 mm
Breite	90 mm
Höhe	60 mm
Maß a	130 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm