

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 40060

Artikelnummer: 6175666



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6175666
Typ	WDKH-F40060RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	40x60mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,048 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 40060

Artikelnummer: 6175666



Abmessungen

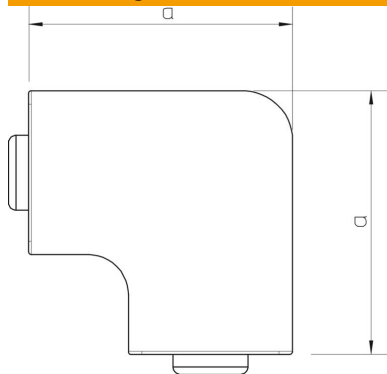

Länge	101 mm
Breite	65 mm
Höhe	40 mm
Maß a	85 mm
Maß H	60 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	40 x 60
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	60 mm
Kanaltiefe	40 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm