


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 40060

Artikelnummer: 6191762



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

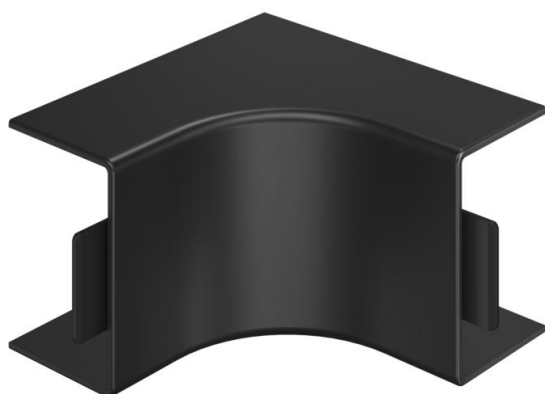

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6191762
Typ	WDK HI40060SW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	40x60
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,502 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	110 mm
Breite	65 mm
Höhe	40 mm
Maß a	110 mm

Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 40060

Artikelnummer: 6191762



Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzfolie	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm