

Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 60110

Artikelnummer: 6192033



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6192033
Typ	WDK HI60110RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	60x110mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13,254 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 60110

Artikelnummer: 6192033



Abmessungen

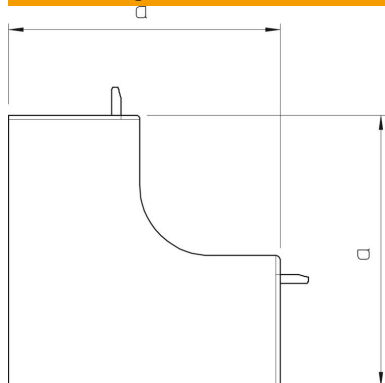

Länge	130 mm
Breite	110 mm
Höhe	60 mm
Maß a	130 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm