

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 25025

Artikelnummer: 6192785



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6192785
Typ	WDK HF25025RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Hersteller	OBO
Dimension	25x25mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,055 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 25025

Artikelnummer: 6192785



Abmessungen

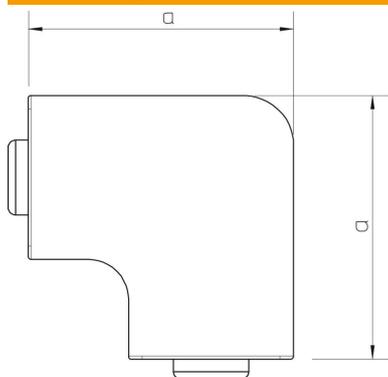

Länge	48 mm
Breite	25 mm
Höhe	25 mm
Maß a	48 mm
Maß H	25 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	25 x 25
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	25 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm