

# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 30045

Artikelnummer: 6192823



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6192823
Typ	WDK HF30045RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Hersteller	OBO
Dimension	30x45mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,922 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 30045

Artikelnummer: 6192823



## Abmessungen

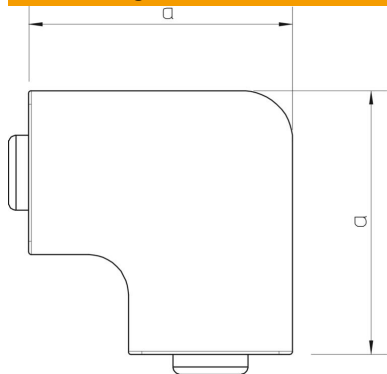

Länge	68 mm
Breite	45 mm
Höhe	30 mm
Maß a	68 mm
Maß H	45 mm

## Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	30 x 45
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	30 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm