

# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 40060

Artikelnummer: 6192858



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6192858
Typ	WDK HF40060RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Hersteller	OBO
Dimension	40x60mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,271 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 40060

Artikelnummer: 6192858



## Abmessungen

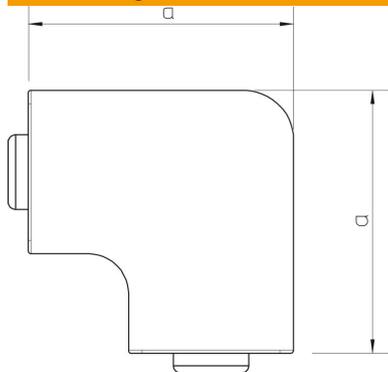

Länge	101 mm
Breite	65 mm
Höhe	40 mm
Maß a	101 mm
Maß H	60 mm

## Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	40 x 60
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	40 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm