


# Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 40040

Artikelnummer: 6193218



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.  
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.

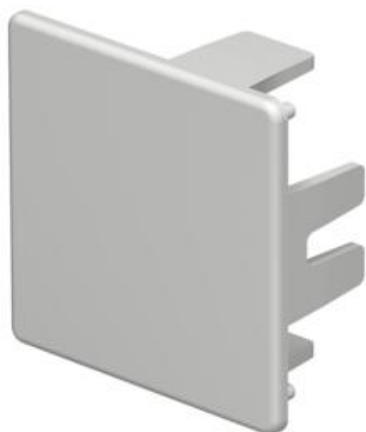

**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6193218
Typ	WDK HE40040RW
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	40x40mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,602 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 40040

Artikelnummer: 6193218



## Abmessungen

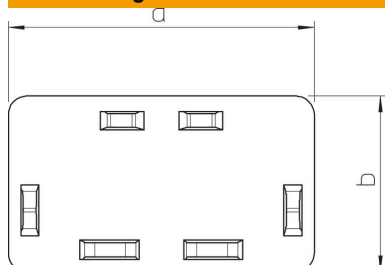

Länge	17 mm
Breite	40 mm
Höhe	40 mm
Maß a	40 mm
Maß b	40 mm
Maß H	40 mm

## Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C