


Winkelverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung. Die Durchgängigkeit des Potentialausgleichs ist durch die Verschraubung sichergestellt.

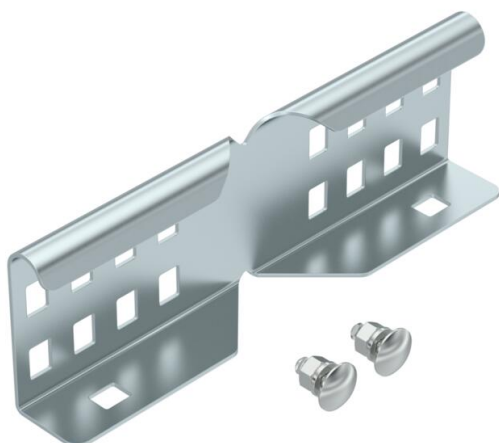

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 6208895 |
| Typ | LWVG 60 FS |
| Bezeichnung 1 | Winkelverbinder |
| Bezeichnung 2 | für Kabelleiter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 64x200 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 24 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

 
Technisches Datenblatt

Winkelverbinder FS

Artikelnummer: 6208895



Abmessungen



| | |
|-------------|--------|
| Abmessung | 64x200 |
| Länge | 200 mm |
| Breite | 28 mm |
| Höhe | 64 mm |
| Blechstärke | 1,5 mm |

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Ausführung | Winkelverbinder |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | nein |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 60 mm |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |