


Winkelverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 110 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung. Die Durchgängigkeit des Potentialausgleichs ist durch die Verschraubung sichergestellt.

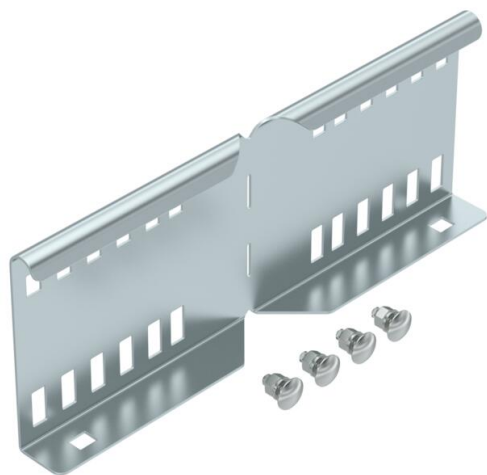

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6216587
Typ	LWVG 110 FS
Bezeichnung 1	Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	114x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	48,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

 
Technisches Datenblatt

Winkelverbinder

Artikelnummer: 6216587



Abmessungen



Abmessung	114x300
Länge	300 mm
Breite	28 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1,5 mm

Technische Daten

Ausführung	Winkelverbinder
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	110 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder