

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 FS

Artikelnummer: 6225042



Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabellertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6225042
Typ	LB 90 620 R3 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	254,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 FS

Artikelnummer: 6225042



Abmessungen

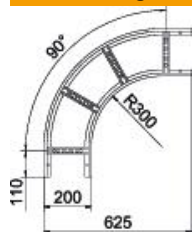

Breite	200 mm
Höhe	60 mm
Maß B	200 mm
Maß R	200 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm