

# Technisches Datenblatt

90°-Bogen 110 FT

Artikelnummer: 6225172



Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabellertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	6225172
Typ	SLB 90 1120R3 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	110x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	493,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

90°-Bogen 110 FT

Artikelnummer: 6225172



## Abmessungen

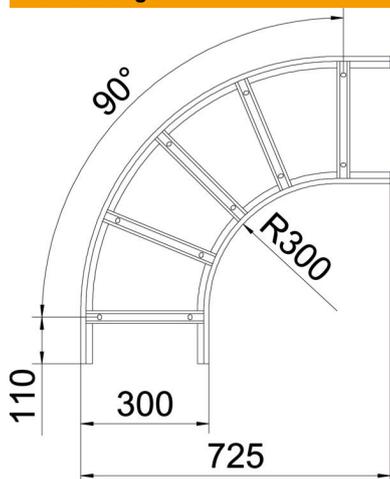

Breite	200 mm
Höhe	110 mm
Maß B	200 mm
Maß R	200 mm

## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	2 mm