Technisches Datenblatt T-Stück 60 FS



Artikelnummer: 6225214

T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.





Stahl

bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6225214
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	619,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

T-Stück 60 FS

Artikelnummer: 6225214



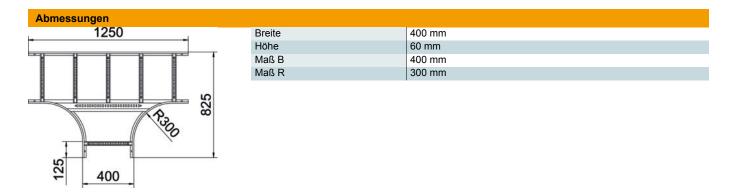

Tec	hni	ecl	ha	Dat	han
100		30	110	Du	CII

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Abgang symmetrisch
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm