

Technisches Datenblatt

T-Stück 60 FS

Artikelnummer: 6225216



T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabellleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 6225216 |
| Typ | LT 650 R3 FS |
| Bezeichnung 1 | T-Stück |
| Bezeichnung 2 | für Kabelleiter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x500 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 688,6 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

T-Stück 60 FS

Artikelnummer: 6225216



Abmessungen

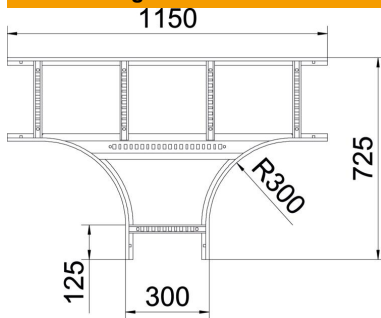

| | |
|--------|--------|
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 500 mm |
| Maß R | 300 mm |

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Bauform | Abgang symmetrisch |
| Funktionserhalt | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Holmstärke | 1,5 mm |