

Technisches Datenblatt

T-Stück 60 FT

Artikelnummer: 6225230



T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabellleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6225230
Typ	LT 620 R3 FT
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	494,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

T-Stück 60 FT

Artikelnummer: 6225230



Abmessungen

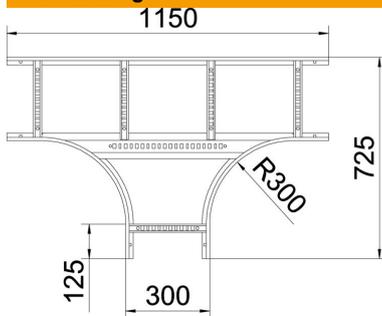

Breite	200 mm
Höhe	60 mm
Maß B	200 mm
Maß R	300 mm

Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Abgang symmetrisch
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm