Technisches Datenblatt

T-Stück 60 A2

Artikelnummer: 6225252



T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.





Edelstahl, rostfrei

blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	6225252
Тур	LT 630 R3 A2
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	537,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

T-Stück 60 A2





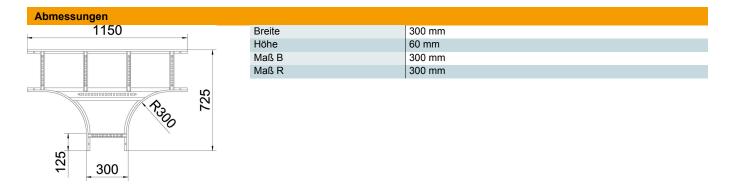

Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Abgang symmetrisch
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm