


# Technisches Datenblatt

## T-Stück 110 FT

Artikelnummer: 6225312



T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

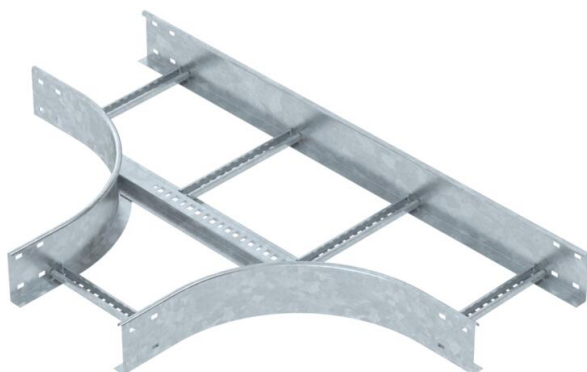

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer       | 6225312            |
| Typ                 | LT 1130 R3 FT      |
| Bezeichnung 1       | T-Stück            |
| Bezeichnung 2       | für Kabelleiter    |
| Hersteller          | OBO                |
| Dimension           | 110x300            |
| Werkstoff           | Stahl              |
| Oberfläche          | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm     | DIN EN ISO 1461    |
| Kleinste VK-Einheit | 1                  |
| Mengeneinheit       | Stück              |
| Gewicht             | 781,1 kg           |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.         |


# Technisches Datenblatt

## T-Stück 110 FT

Artikelnummer: 6225312



### Abmessungen

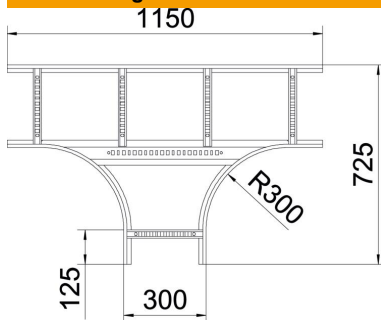

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 300 mm |
| Höhe   | 110 mm |
| Maß B  | 300 mm |
| Maß R  | 300 mm |

### Technische Daten

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Ausführung der Sprossen    | Profil ungelocht   |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil     |
| Ausführung Verbinder       | ohne Verbinder     |
| Bauform                    | Abgang symmetrisch |
| Funktionserhalt            | nein               |
| Rostfreier Stahl, gebeizt  | nein               |
| Weitspann-Ausführung       | nein               |
| Holmstärke                 | 1,5 mm             |