Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 6225874



Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



 ϵ

St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6225874
Тур	LAA 640 R3 FT
Bezeichnung 1	Anbau Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	363 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FT





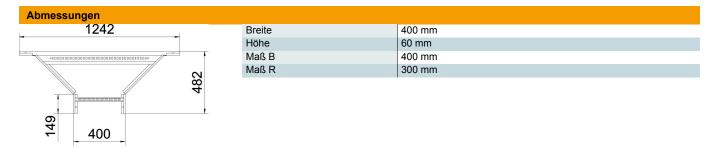

Technische Daten	
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenhol	ms flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1.5 mm