Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6225954



Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm. Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



CE

Stahl

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6225954
Тур	SLAA 1140 R3 FT
Bezeichnung 1	Anbau Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	110x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	587 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110 FT





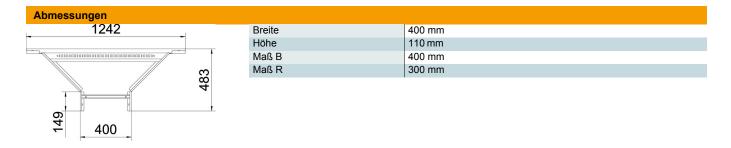

Technische Daten	Tec	hni	isc	he l	Dat	en
------------------	-----	-----	-----	------	-----	----

Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	2 mm