

# Technisches Datenblatt

## Deckel mit Drehriegel A2

Artikelnummer: 6227364



Deckel für Weitspannrinnen- und Weitspannleitern mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.  
Quersicke ab 500 mm Breite.  
Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.



**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6227364
Typ	WDRL 111640 A2
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	Weitspann-System 110 und 160
Hersteller	OBO
Dimension	400x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	513 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

## Deckel mit Drehriegel A2

Artikelnummer: 6227364



### Abmessungen

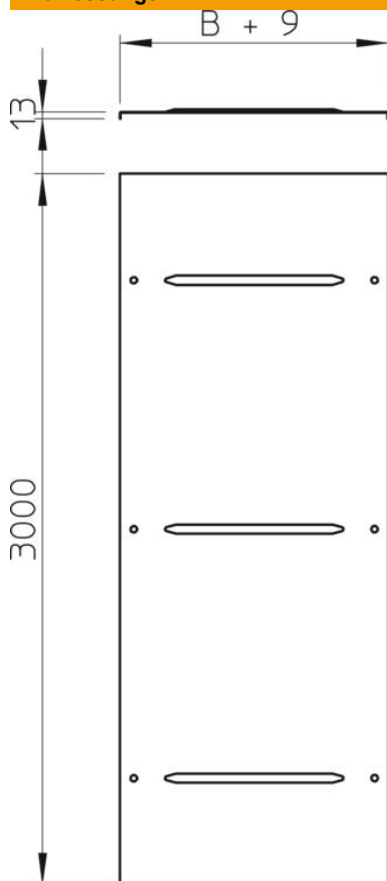

Länge	3.000 mm
Breite	400 mm
Höhe	13 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	400 mm
Maß H	15 mm
Maß L	3.000 mm

### Technische Daten

Anzahl Drehriegel	6 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein