


# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder FT

Artikelnummer: 6227961

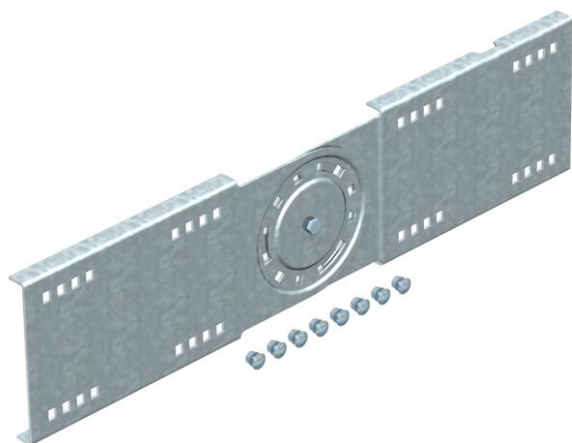

Gelenkverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe.  
Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.




**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6227961
Typ	WRGV 160 FT
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	für Weitspann-System 160
Hersteller	OBO
Dimension	160x680
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	316,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

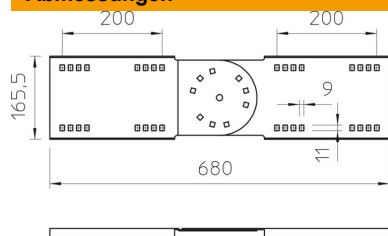

Länge	680 mm
Breite	200 mm
Höhe	165,5 mm
Blechstärke	2,5 mm

# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder FT

Artikelnummer: 6227961



### Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	160 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder