

# Technisches Datenblatt

90°-Vertikalbogen, fallend 160 FT

Artikelnummer: 6230776



Bogen 90°, vertikal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm. Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	6230776
Typ	WLBF 90 166 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90° fallend
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 160
Hersteller	OBO
Dimension	160x600
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1495 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

90°-Vertikalbogen, fallend 160 FT

Artikelnummer: 6230776



## Abmessungen

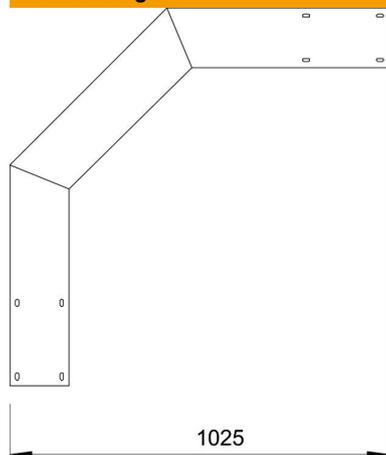

Breite	600 mm
Höhe	160 mm
Maß B	600 mm
Maß R	600 mm

## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2 mm