

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Artikelnummer: 6249000



Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



St Stahl

FSK bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 6249000 |
| Typ | LKM F40060RW |
| Bezeichnung 1 | Flachwinkel |
| Bezeichnung 2 | mit Oberteil |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 40x60mm |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt / kunststoffbeschichtet |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 47,4 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Artikelnummer: 6249000



Abmessungen

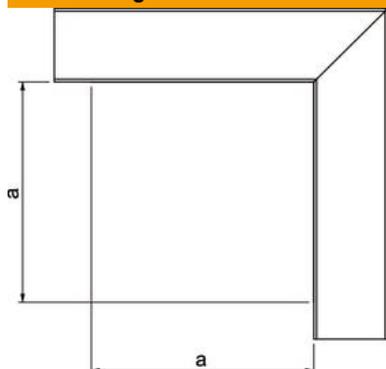

| | |
|--------|--------|
| Länge | 140 mm |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Maß a | 140 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Ausführung | Unterteil und Oberteil |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Funktionserhalt | nein |
| für Kanal-Abmessung | 40 x 60 |
| Halogenfrei | ja |
| Kanalhöhe min. | 44 mm |
| Kanaltiefe | 44 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Winkelbereich min. | 90 mm |