

Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110

Artikelnummer: 6274211



Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6274211
Typ	GK-AH70110CW
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	variabel
Hersteller	OBO
Dimension	70x110mm
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	15 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110

Artikelnummer: 6274211



Abmessungen

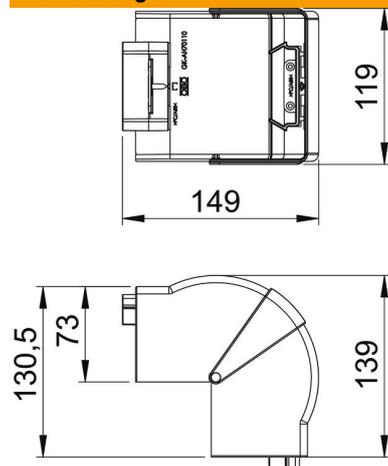

Länge	130,5 mm
Breite	119 mm
Höhe	73 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
für Kanalbreite	110 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagebohrung im Boden	nein
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	100 mm
Winkelbereich min.	80 mm