

# Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

Artikelnummer: 6274511



Außeneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.  
Oberteil muss separat bestellt werden.




**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6274511
Typ	GK-A70130CW
Bezeichnung 1	Außeneck
Hersteller	OBO
Dimension	70x130mm
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	127 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen

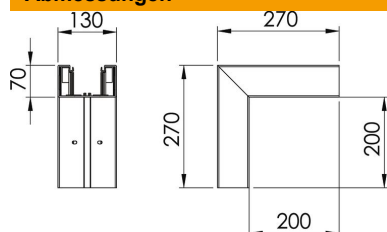

Länge	270 mm
Breite	130 mm
Höhe	70 mm

# Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

Artikelnummer: 6274511



## Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm