

Technisches Datenblatt

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170

Artikelnummer: 6274741



Inneneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 6274741 |
| Typ | GK-I70170CW |
| Bezeichnung 1 | Inneneck |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 70x170mm |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 130 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

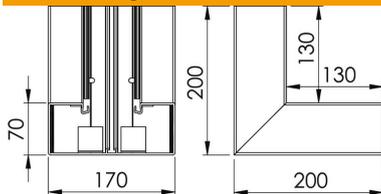

| | |
|--------|--------|
| Länge | 200 mm |
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 70 mm |

Technisches Datenblatt

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170

Artikelnummer: 6274741



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Ausführung | Unterteil |
| Form | symmetrisch |
| Halogenfrei | nein |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Montagelochung im Boden | ja |
| Oberteilbreite | 76,5 mm |
| Oberteilbreite 2 | 0 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Winkelbereich min. | 90 mm |