


# Technisches Datenblatt

Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80  
Typ GS-A90130  
Artikelnummer: 6277540

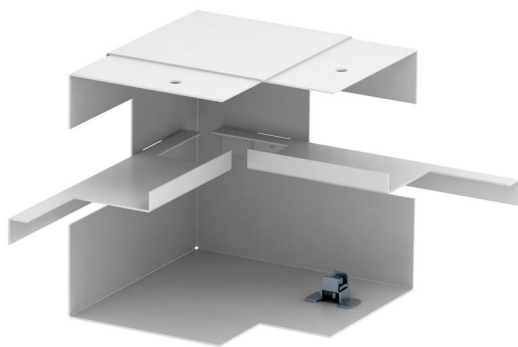

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.



St Stahl

## Stammdaten

Artikelnummer	6277540
Typ	GS-AI90130RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	vereinfacht asymmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	90x130x148
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	77 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt


Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GS-A90130

Artikelnummer: 6277540



## Abmessungen

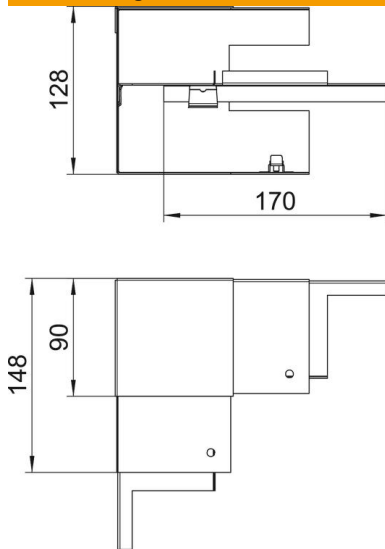

Länge	148 mm
Breite	130 mm
Höhe	90 mm

## Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
Form	asymmetrisch
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm