

# Technisches Datenblatt

## Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert

Artikelnummer: 6278782



Kanaloberteil kanneliert, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer       | 6278782             |
| Typ                 | GK-OTKLGR           |
| Bezeichnung 1       | Oberteil            |
| Bezeichnung 2       | kanneliert          |
| Hersteller          | OBO                 |
| Dimension           | 80x2000mm           |
| Farbe               | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff           | Polyvinylchlorid    |
| Kleinste VK-Einheit | 2                   |
| Mengeneinheit       | Meter               |
| Gewicht             | 27 kg               |
| Gewichtseinheit     | kg/100 m            |


# Technisches Datenblatt

Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert

Artikelnummer: 6278782



## Abmessungen

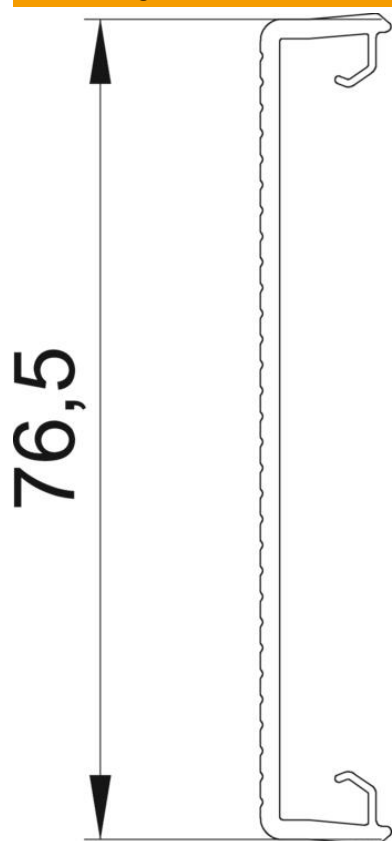

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 76,5 mm  |
| Höhe   | 12 mm    |

## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ausführung                    | profiliert   |
| Halogenfrei                   | nein         |
| Montageart der Oberteile      | innenliegend |
| Schutzart                     | IP30         |
| Schutzfolie                   | nein         |
| Schutzgrad IK-Code            | IK08         |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C       |