

# Technisches Datenblatt

## Kupplung GA-KUP90

Artikelnummer: 6279704



Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile von Rapid 80 GA Geräteeinbaukanälen Aluminium.  
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.



**A2** Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

Artikelnummer	6279704
Typ	GA-KUP90
Bezeichnung 1	Kupplung
Bezeichnung 2	universal, für Kanaltiefe 90
Hersteller	OBO
Dimension	84x120
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Verpackungseinheit
Gewicht	8,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 VPE


# Technisches Datenblatt

Kupplung GA-KUP90

Artikelnummer: 6279704



## Abmessungen

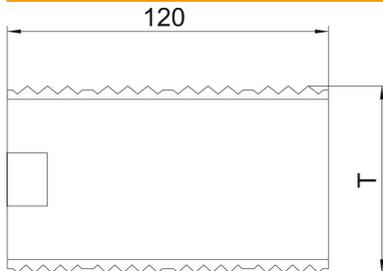

Länge	120 mm
Breite	84 mm

## Technische Daten

Ausführung	universal
Bauform	Kupplung
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	90 mm
Mit Potentialausgleich	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C