

# Technisches Datenblatt

## Außeneckoberteil Aluminium

Artikelnummer: 6279727



Außeneckoberteil zur Montage auf dem Rapid 80 GA Außeneck- Formteil.



**Alu** Aluminium

**EL** eloxiert

### Stammdaten

Artikelnummer	6279727
Typ	GA-OTAEL
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	für Außeneck
Hersteller	OBO
Dimension	12x76,5x300
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Außeneckoberteil Aluminium

Artikelnummer: 6279727



### Abmessungen

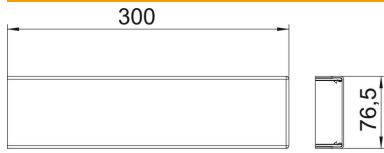

Länge	300 mm
Breite	76,5 mm
Höhe	12 mm



### Technische Daten

Anwendung	Außeneck
Halogenfrei	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C