

# Technisches Datenblatt

## Inneneckoberteil Stahlblech

Artikelnummer: 6287080



Oberteil zum Verschließen der Innenecken.



St Stahl

### Stammdaten

Artikelnummer	6287080
Typ	IOP3RW
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	für Inneneck Pultkanal
Hersteller	OBO
Dimension	12x76,5x300
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	39 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Inneneckoberteil Stahlblech

Artikelnummer: 6287080



### Abmessungen

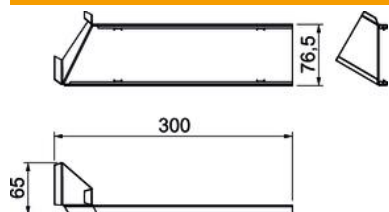

Länge	300 mm
Breite	76,5 mm
Höhe	12 mm

### Technische Daten

Ausführung	glatt
Halogenfrei	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C