

Technisches Datenblatt

Kanalbefestigung BOSKB

Artikelnummer: 6288915



Kanalbefestigung zur Montage von Rapid 80 Geräteeinbaukanälen (GK, GS, GA) der Systemhöhe 210 mm an Bodenkonsolen.



St Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	6288915
Typ	BOSKB210
Bezeichnung 1	Kanalbefestigung
Bezeichnung 2	für Bodenstütze
Hersteller	OBO
Dimension	210mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	50 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kanalbefestigung BOSKB


Artikelnummer: 6288915



Abmessungen

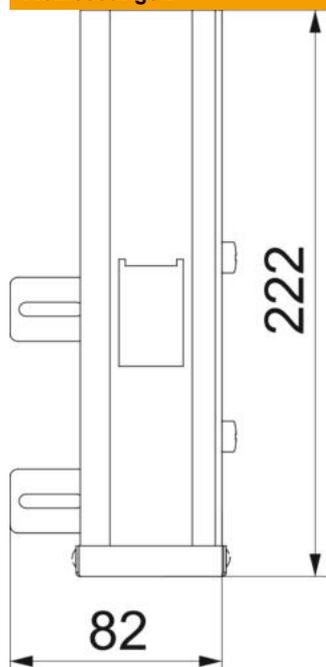

Länge	222 mm
Breite	40 mm
Höhe	55 mm

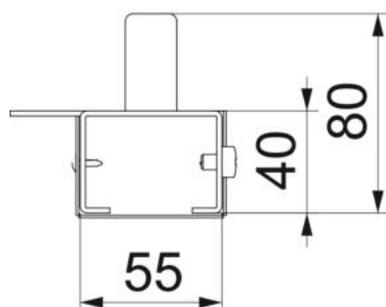

Technische Daten

Ausführung	Kanalbefestigung
Ausführung	Bodenmontage
Befestigungsart	aufschraubbar
für Kanal-Abmessung	210
Kanalmontage	verschrauben
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C