


Technisches Datenblatt

Bodenplatte für ISSDM45

Artikelnummer: 6290348



Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm.

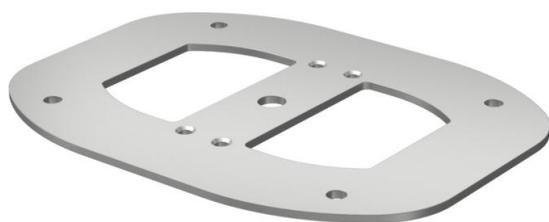

St Stahl

FSK bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6290348
Typ	ISSBPDM45WA
Bezeichnung 1	Bodenplatte
Bezeichnung 2	für ISSDM45
Hersteller	OBO
Dimension	185x135x3
Farbe	weißaluminium; RAL 9006
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	39 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bodenplatte für ISSDM45

Artikelnummer: 6290348



Abmessungen

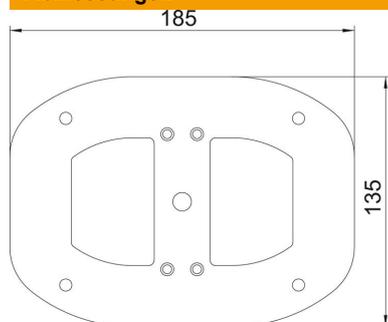

Länge	185 mm
Breite	135 mm
Höhe	3 mm

Technische Daten

Einstellbar	nein
Halogenfrei	ja