



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6340210
Typ	US 7 130 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	70x50x1300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	540 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT


Artikelnummer: 6340210



Abmessungen

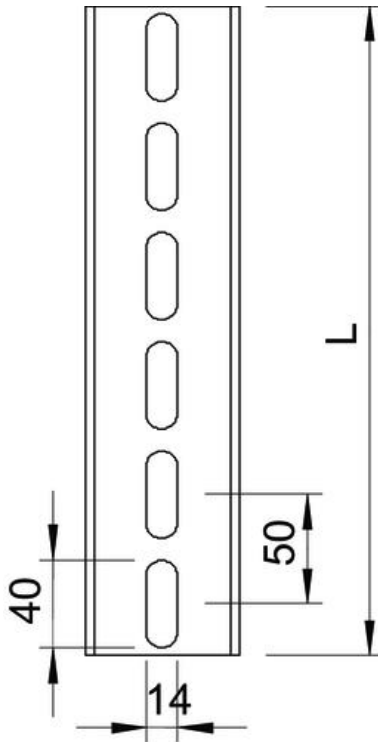

Abmessung	70 x 50 x 4
Länge	1.300 mm
Breite	70 mm
Höhe	50 mm
Maß L	1.300 mm

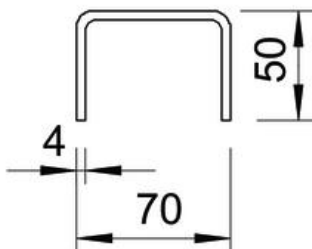

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
EPD-Artikel	ja
Funktionserhalt	ja
Lochbreite	14 mm
Materialstärke	4 mm

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340210



Technische Daten

Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	62 mm
Statischer Wert A	4,59 cm ²
Statischer Wert Iy	13,79 cm
Statischer Wert Iz	36,84 cm
Statischer Wert Wy	4,11 cm ²
Statischer Wert Wz	10,53 cm ²