



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6340946
Typ	US 5 60 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x600
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	160 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

US 5-Stiel FT


Artikelnummer: 6340946



Abmessungen

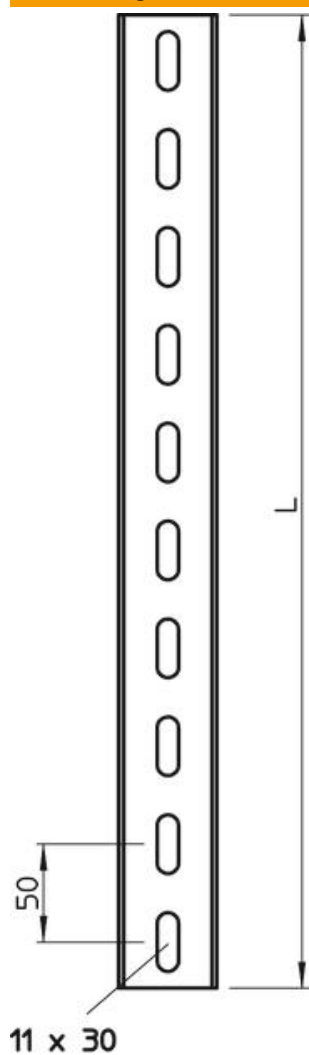

Abmessung	50 x 50 x 2,5
Länge	600 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Maß L	600 mm

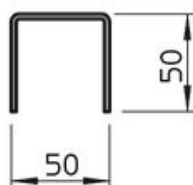

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel FT

Artikelnummer: 6340946



Technische Daten

Ausführung	Einfachprofil
EPD-Artikel	ja
Funktionserhalt	ja
Materialstärke	2,5 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	45 mm
Statischer Wert A	2,74 cm ²
Statischer Wert Iy	8,32 cm
Statischer Wert Iz	12,53 cm
Statischer Wert Wy	2,61 cm ²
Statischer Wert Wz	5,01 cm ²