



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 6340997 |
| Typ | US 5 600 FT |
| Bezeichnung 1 | U-Stiel |
| Bezeichnung 2 | 3-seitig gelocht |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 50x50x6000 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 1578 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

US 5-Stiel FT

Artikelnummer: 6340997



Abmessungen

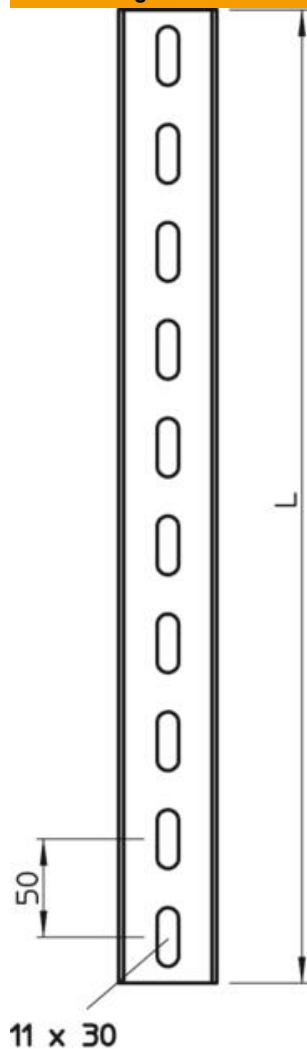

| | |
|-----------|---------------|
| Abmessung | 50 x 50 x 2,5 |
| Länge | 6.000 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Maß L | 6.000 mm |

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel FT

Artikelnummer: 6340997



Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------------|
| Abbrechbar | nein |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Funktionserhalt | nein |
| Materialstärke | 2,5 mm |
| Mit Zahnung | nein |
| Profilform | U-Profil |
| Schlitzweite | 45 mm |
| Statischer Wert A | 2,74 cm ² |
| Statischer Wert Iy | 8,32 cm |
| Statischer Wert Iz | 12,53 cm |
| Statischer Wert Wy | 2,61 cm ² |
| Statischer Wert Wz | 5,01 cm ² |