

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A4

Artikelnummer: 6341063



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6341063
Typ	US 5 80 A4
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x800
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	193 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A4

Artikelnummer: 6341063



Abmessungen

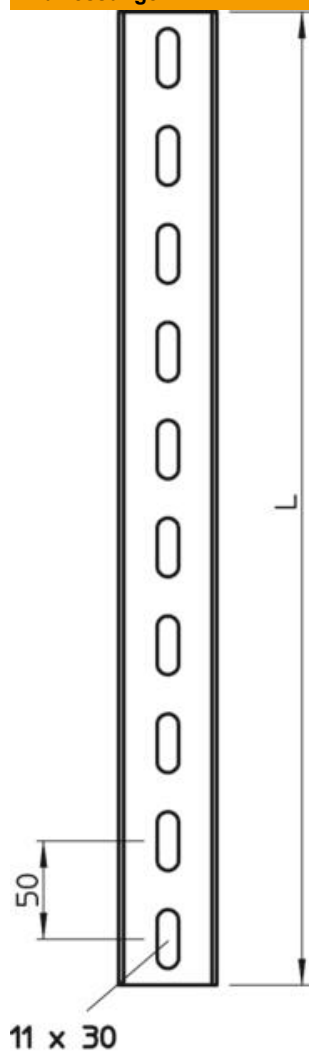

Abmessung	50 x 50 x 2,5
Länge	800 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm



Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A4

Artikelnummer: 6341063



Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2,5 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Statischer Wert A	2,74 cm ²
Statischer Wert Iy	8,32 cm
Statischer Wert Iz	12,53 cm
Statischer Wert Wy	2,61 cm ²
Statischer Wert Wz	5,01 cm ²