

# Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2

Artikelnummer: 6341101



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.  
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.



**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

## Stammdaten

Artikelnummer	6341101
Typ	US 5 20 A2
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x200
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	48 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2

Artikelnummer: 6341101



## Abmessungen

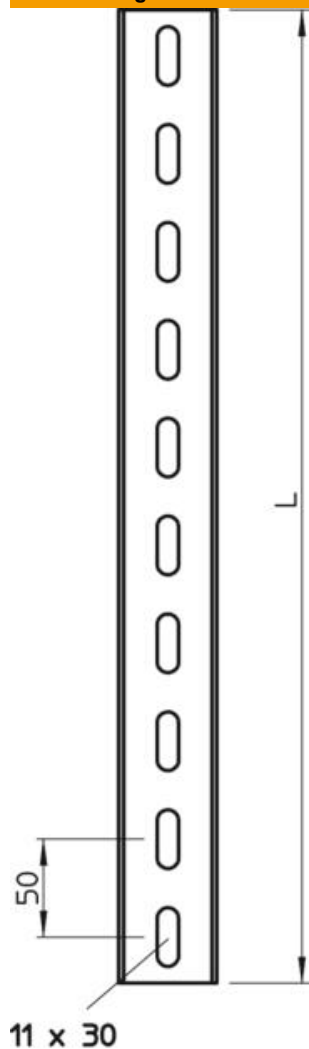

Abmessung	50 x 50 x 2,5
Länge	200 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm

# Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2

Artikelnummer: 6341101



## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2,5 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Statischer Wert A	2,74 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	8,32 cm
Statischer Wert Iz	12,53 cm
Statischer Wert Wy	2,61 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	5,01 cm <sup>2</sup>