

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2

Artikelnummer: 6341133



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6341133
Typ	US 5 100 A2
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x1000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	242 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2

Artikelnummer: 6341133



Abmessungen

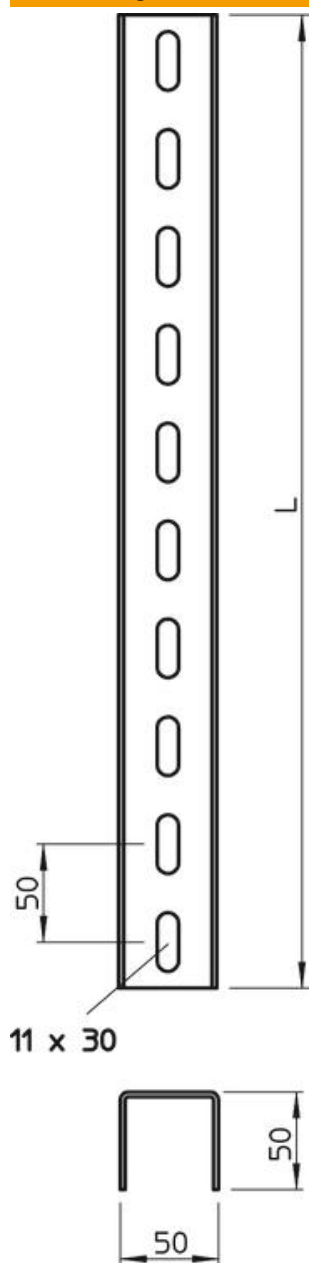

Abmessung	50 x 50 x 2,5
Länge	1.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2

Artikelnummer: 6341133



Technische Daten

Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2,5 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Statischer Wert A	2,74 cm ²
Statischer Wert Iy	8,32 cm
Statischer Wert Iz	12,53 cm
Statischer Wert Wy	2,61 cm ²
Statischer Wert Wz	5,01 cm ²