



Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.  
Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6342372
Typ	US 3 K 120 FT
Bezeichnung 1	Hängestiel
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte
Hersteller	OBO
Dimension	50x30x1200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	189,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## US 3-Hängestiel FT

Artikelnummer: 6342372




### Abmessungen

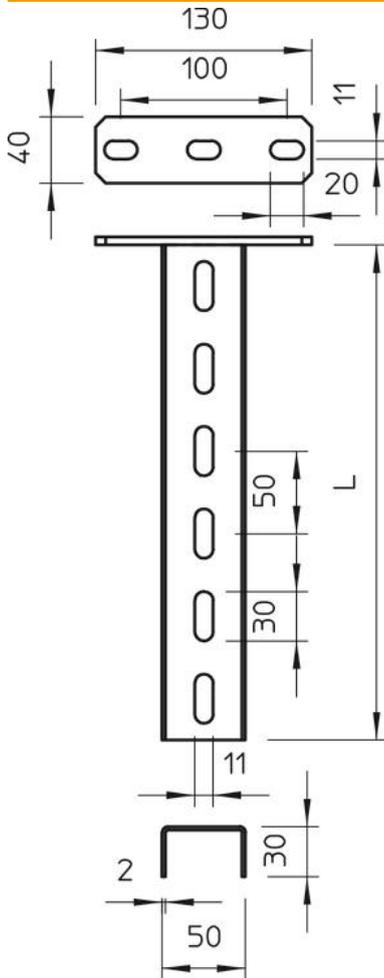

Länge	1.200 mm
Länge	3,93 ft
Breite	50 mm
Höhe	30 mm
Blechstärke	0,08 in
Maß L	1.200 mm

### Belastung

 

### Belastung



Max. Bel.  
Die Tab.  
Die ange  
achten!

### Technische Daten

Ausführung	U-Profil
Auslegerlänge 200	2,1 kN
Auslegerlänge 400	1,1 kN
Funktionserhalt	ja
Materialstärke	2 mm
maximale Zugbelastung	5 kN
Mit Zahnung	nein