

Technisches Datenblatt

US 3-Hängestiel A4

Artikelnummer: 6342530



Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz Distanzstücks Typ DSK 25.



A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6342530
Typ	US 3 K 30 A4
Bezeichnung 1	Hängestiel
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte
Hersteller	OBO
Dimension	50x30x300
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	58 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

US 3-Hängestiel A4

Artikelnummer: 6342530




Abmessungen

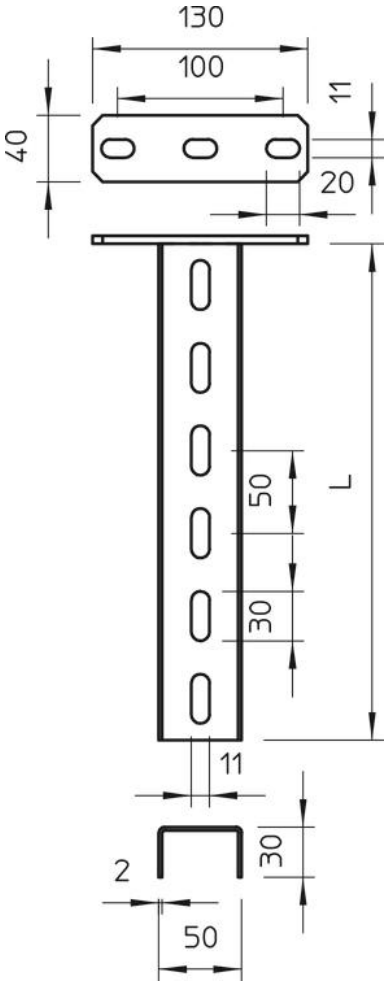

Länge	300 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm

 Belastung



Belastung

Max. Bel.
Die Tab.
Die ange
achten!

Technische Daten

Ausführung	U-Profil
Auslegerlänge 200	2,7 kN
Auslegerlänge 400	1,5 kN
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2 mm
maximale Zugbelastung	5 kN