

Technisches Datenblatt

Winkelprofil WP40/65

Artikelnummer: 6373070



Gelochtes Winkelprofil zur Herstellung von Sondertragkonstruktionen. Mit dem Winkelprofil können beispielsweise Pendelabhängungen hergestellt werden.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6373070
Typ	WP 40 65 5000 FT
Bezeichnung 1	Winkelprofil
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	40x65x5000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	250 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen

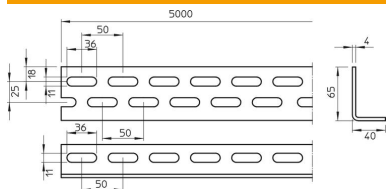

Länge	5.000 mm
Breite	65 mm
Höhe	40 mm
Blechstärke	4 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	2 Seiten gelocht

Technisches Datenblatt

Winkelprofil WP40/65

Artikelnummer: 6373070



Technische Daten

Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Mit Zahnung	nein
Montagelochung im Boden	ja
Profilform	L-Profil
Seitenlochung	ja